

PRODUKTNEUHEITEN

WERKSTATTBEDARF I/2023

Transportschloss, Kunststoff

Das neue Transportschloss sichert einfach und effizient Ihre Werkzeuge beim Transport.

- » Verriegelt zuverlässig Trennebenen, Auswerferpakete und bewegliche Platten
- » Einfache und werkzeuglose Bedienung
- » Unverlierbar, dauerhaft am Werkzeug verbleibend
- » Hochwertiges, glasfaserverstärktes Polyamid
- » Einsatztemperatur bis zu 90 °C

AB
23,00 €

HEBETECHNIK



E 1938

HEISSKANALREGLER UND MESSMITTEL

Heißkanaldiagnosegerät – profiTEMP TM

Dieses exklusive Diagnosegerät ermöglicht eine komplette und fachgerechte Diagnose des Zustands von Heizungen und Fühlern sowie der Verdrahtung eines Heißkanals.

- » Abgestimmt auf die Anforderungen von Formenbauern, Werkzeugmachern sowie Instandhaltungsabteilungen
- » Ergänzend einsetzbar zum Aufheizen und Vorwärmen des Heißkanals
- » Einfach in der Bedienung auf 7"-Touchscreen

NEUE
BELEGUNG
121

HEISSKANALREGLER




RH 1100 profiTEMP TM

Messgerät zur Feuchtemessung

Bedienerfreundlicher Feuchtebestimmer für Kunststoffgranulat

- » Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 15 mm
- » Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
- » Sichtfenster mit Blick auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung
- » Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 10 Trocknungsprogrammen und 100 Trocknungsprozessen

MESSMITTEL

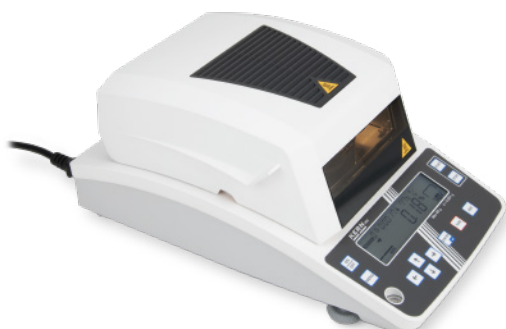

MTM 3400

JETZT
1.750,00 €

OBERFLÄCHENTECHNIK UND SPANNTÉCHNIK

Druckluftturbinenschleifer kompakt, premium

- » Hohe Drehzahl für exzellente Bearbeitungsqualität
- » Ergonomische Bauform
- » Hohe Rundlaufgenauigkeit für lange Laufzeiten
- » Speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten



BAB 1000



BAB 1500

OBERFLÄCHENTECHNIK



GDST 2400



Aufbewahrungsbox

- » Set bestehend aus einer Aufbewahrungsbox und drei Einschubkästen
- » Aufbewahrungsbox und Einschubkästen separat erhältlich
- » Einschubkästen optional in unterschiedlichen Einteilungen verfügbar

VHM Rotorfräser mit Kreuzverzahnung fein, Schaft $\varnothing 6$, premium

- » Lange Standzeit
- » Feine Verzahnung für beste Oberflächenergebnisse
- » Für vergüteten und gehärteten Stahl < 54 HRC sowie Chromstahl geeignet



V 72254

Bohrmaschinenschraubstock

- » Stabiler Grundkörper aus hochwertigem Guss
- » Maximale Flexibilität durch seitliche und stirnseitige Befestigungsmöglichkeiten
- » Umkehrbare und beidseitig geschliffene Spannbacken mit Absatz

IN BACKEN-
BREITE 110 MM
UND 135 MM

SPANNTÉCHNIK



HWS 505



HWZ 3373

Schnellspan-Bohrfutter

- » Hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,12 mm
- » Beste Spannkräfte durch selbsttätiges Nachspannen proportional zur Schnittkraft
- » Bedienerfreundliche Konstruktion gewährleistet einfaches und effizientes Spannen

ZERSPANUNGSWERKZEUGE

ZERSPANUNGSWERKZEUGE

Neue Generation – Fräswerkzeuge für den Formenbau

Die neuen Fräswerkzeuge sind angepasst an die hohen Anforderungen im Werkzeug- und Formenbau bis 65 HRC. Sie bestechen durch modernste Beschichtung, höchste Leistungsdaten und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Profitieren Sie von den neuen Fräsern:

- » Feinstgeschliffene Schneiden mit stabilen Schneidkanten
- » Beste Leistung für das HSC-Fräsen
- » Höchste Präzision im μ -Bereich



WZF 175984

VHM 3D-Torusfräser für Hartbearbeitung, freigestellt

Leistungsstarker Torusfräser in 4-schneidiger Ausführung für den Durchmesserbereich zwischen 1 mm und 12 mm



WZF 185964

VHM 3D-Vollradiusfräser für Hartbearbeitung, freigestellt

Leistungsstarker Vollradiusfräser in 2-schneidiger Ausführung für den Durchmesserbereich zwischen 0,5 mm und 12 mm



WZF 185984

VHM 3D-Vollradiusfräser für Hartbearbeitung, freigestellt

Leistungsstarker Vollradiusfräser in 4-schneidiger Ausführung für den Durchmesserbereich zwischen 1 mm und 12 mm

100023340-V1-02/23-DE