


**E 1740**



**Auswerferstift nitriert - oxidationsbeschichtet**

*Ejector pin, nitrided - oxidation coated*

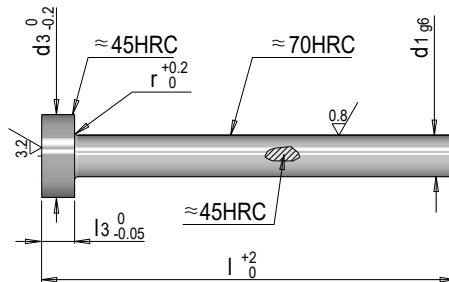

≈ ISO 6751 (DIN 1530 A)  
Form A

Mat.: ~1.2343

r	l3	d3	d1	l	Nr. / No.				
0.2	1.2	2.5	1	40	E 1740/ 1 x 40				
				50	E 1740/ 1 x 50				
				63	E 1740/ 1 x 63				
				80	E 1740/ 1 x 80				
				100	E 1740/ 1 x 100				
				125	E 1740/ 1 x 125				
				160	E 1740/ 1 x 160				
				200	E 1740/ 1 x 200				
0.2	1.2	2.5	1.1	100	E 1740/ 1,1 x 100				
				125	E 1740/ 1,1 x 125				
				160	E 1740/ 1,1 x 160				
0.2	1.2	2.5	1.2	40	E 1740/ 1,2 x 40				
				50	E 1740/ 1,2 x 50				
				63	E 1740/ 1,2 x 63				
				80	E 1740/ 1,2 x 80				
				100	E 1740/ 1,2 x 100				
				125	E 1740/ 1,2 x 125				
0.2	1.5	3	1.3	100	E 1740/ 1,3 x 100				
				125	E 1740/ 1,3 x 125				
				160	E 1740/ 1,3 x 160				
				200	E 1740/ 1,3 x 200				
				0.2	1.5	3	1.4	100	E 1740/ 1,4 x 100
								125	E 1740/ 1,4 x 125
160	E 1740/ 1,4 x 160								
200	E 1740/ 1,4 x 200								
0.2	1.5	3	1.5	40	E 1740/ 1,5 x 40				
				50	E 1740/ 1,5 x 50				
				63	E 1740/ 1,5 x 63				
				80	E 1740/ 1,5 x 80				
				100	E 1740/ 1,5 x 100				
				125	E 1740/ 1,5 x 125				
				160	E 1740/ 1,5 x 160				
				200	E 1740/ 1,5 x 200				
				250	E 1740/ 1,5 x 250				
				315	E 1740/ 1,5 x 315				
0.2	1.5	3	1.6	40	E 1740/ 1,6 x 40				
				50	E 1740/ 1,6 x 50				
				63	E 1740/ 1,6 x 63				
				80	E 1740/ 1,6 x 80				
				100	E 1740/ 1,6 x 100				
				125	E 1740/ 1,6 x 125				
				160	E 1740/ 1,6 x 160				
				200	E 1740/ 1,6 x 200				
0.2	1.5	3	1.7	100	E 1740/ 1,7 x 100				
				125	E 1740/ 1,7 x 125				
				160	E 1740/ 1,7 x 160				
				200	E 1740/ 1,7 x 200				
				0.2	1.5	3	1.8	40	E 1740/ 1,8 x 40
50	E 1740/ 1,8 x 50								
63	E 1740/ 1,8 x 63								
80	E 1740/ 1,8 x 80								
100	E 1740/ 1,8 x 100								
125	E 1740/ 1,8 x 125								
160	E 1740/ 1,8 x 160								
200	E 1740/ 1,8 x 200								
0.2	1.5	3	1.9	100	E 1740/ 1,9 x 100				
				125	E 1740/ 1,9 x 125				

r	l3	d3	d1	l	Nr. / No.
0.2	1.5	3	1.9	160	E 1740/ 1,9 x 160
				200	E 1740/ 1,9 x 200
0.2	2	4	2	100	E 1740/ 2 x 100
				125	E 1740/ 2 x 125
				160	E 1740/ 2 x 160
				200	E 1740/ 2 x 200
				250	E 1740/ 2 x 250
				315	E 1740/ 2 x 315
				400	E 1740/ 2 x 400
				400	E 1740/ 2,2 x 400
0.2	2	4	2.2	100	E 1740/ 2,2 x 100
				125	E 1740/ 2,2 x 125
				160	E 1740/ 2,2 x 160
				200	E 1740/ 2,2 x 200
0.3	2	5	2.5	100	E 1740/ 2,5 x 100
				125	E 1740/ 2,5 x 125
				160	E 1740/ 2,5 x 160
				200	E 1740/ 2,5 x 200
				250	E 1740/ 2,5 x 250
				315	E 1740/ 2,5 x 315
0.3	2	5	2.7	100	E 1740/ 2,7 x 100
				125	E 1740/ 2,7 x 125
				160	E 1740/ 2,7 x 160
				200	E 1740/ 2,7 x 200
				250	E 1740/ 2,7 x 250
				315	E 1740/ 2,7 x 315
0.3	3	6	3	100	E 1740/ 3 x 100
				125	E 1740/ 3 x 125
				160	E 1740/ 3 x 160
				200	E 1740/ 3 x 200
				250	E 1740/ 3 x 250
				315	E 1740/ 3 x 315
				400	E 1740/ 3 x 400
				500	E 1740/ 3 x 500
				100	E 1740/ 3,2 x 100
				125	E 1740/ 3,2 x 125
0.3	3	7	3.5	100	E 1740/ 3,5 x 100
				125	E 1740/ 3,5 x 125
				160	E 1740/ 3,5 x 160
				200	E 1740/ 3,5 x 200
				250	E 1740/ 3,5 x 250
				315	E 1740/ 3,5 x 315
0.3	3	7	3.7	100	E 1740/ 3,7 x 100
				125	E 1740/ 3,7 x 125
				160	E 1740/ 3,7 x 160
				200	E 1740/ 3,7 x 200
				250	E 1740/ 3,7 x 250
				315	E 1740/ 3,7 x 315
				400	E 1740/ 3,7 x 400
				100	E 1740/ 4 x 100
				125	E 1740/ 4 x 125
				0.3	3
200	E 1740/ 4 x 200				



r	l3	d3	d1	l	Nr./No.
0.3	3	8	4	250	E 1740/ 4 x 250
				315	E 1740/ 4 x 315
				400	E 1740/ 4 x 400
				500	E 1740/ 4 x 500
				630	E 1740/ 4 x 630
0.3	3	8	4.2	100	E 1740/ 4,2 x 100
				125	E 1740/ 4,2 x 125
				160	E 1740/ 4,2 x 160
				200	E 1740/ 4,2 x 200
				250	E 1740/ 4,2 x 250
				315	E 1740/ 4,2 x 315
				400	E 1740/ 4,2 x 400
				500	E 1740/ 4,2 x 500
				100	E 1740/ 4,5 x 100
				125	E 1740/ 4,5 x 125
160	E 1740/ 4,5 x 160				
200	E 1740/ 4,5 x 200				
250	E 1740/ 4,5 x 250				
315	E 1740/ 4,5 x 315				
400	E 1740/ 4,5 x 400				
500	E 1740/ 4,5 x 500				
0.3	3	10	5	100	E 1740/ 5 x 100
				125	E 1740/ 5 x 125
				160	E 1740/ 5 x 160
				200	E 1740/ 5 x 200
				250	E 1740/ 5 x 250
				315	E 1740/ 5 x 315
				400	E 1740/ 5 x 400
				500	E 1740/ 5 x 500
				630	E 1740/ 5 x 630
				100	E 1740/ 5,2 x 100
125	E 1740/ 5,2 x 125				
160	E 1740/ 5,2 x 160				
200	E 1740/ 5,2 x 200				
250	E 1740/ 5,2 x 250				
315	E 1740/ 5,2 x 315				
400	E 1740/ 5,2 x 400				
500	E 1740/ 5,2 x 500				
0.3	3	10	5.5	100	E 1740/ 5,5 x 100
				125	E 1740/ 5,5 x 125
				160	E 1740/ 5,5 x 160
				200	E 1740/ 5,5 x 200
				250	E 1740/ 5,5 x 250
				315	E 1740/ 5,5 x 315
				400	E 1740/ 5,5 x 400
				500	E 1740/ 5,5 x 500
				100	E 1740/ 6 x 100
				125	E 1740/ 6 x 125
160	E 1740/ 6 x 160				
200	E 1740/ 6 x 200				
250	E 1740/ 6 x 250				
315	E 1740/ 6 x 315				
400	E 1740/ 6 x 400				
500	E 1740/ 6 x 500				
630	E 1740/ 6 x 630				
800	E 1740/ 6 x 800				
0.5	5	12	6	100	E 1740/ 6,2 x 100
				125	E 1740/ 6,2 x 125
				160	E 1740/ 6,2 x 160
				200	E 1740/ 6,2 x 200
				250	E 1740/ 6,2 x 250
				315	E 1740/ 6,2 x 315
				400	E 1740/ 6,2 x 400
				500	E 1740/ 6,2 x 500
				100	E 1740/ 6,5 x 100
				125	E 1740/ 6,5 x 125
160	E 1740/ 6,5 x 160				
200	E 1740/ 6,5 x 200				
250	E 1740/ 6,5 x 250				
315	E 1740/ 6,5 x 315				
400	E 1740/ 6,5 x 400				
500	E 1740/ 6,5 x 500				
0.5	5	12	6.5	100	E 1740/ 7 x 100
				125	E 1740/ 7 x 125
				160	E 1740/ 7 x 160
				200	E 1740/ 7 x 200
				250	E 1740/ 7 x 250
				315	E 1740/ 7 x 315
				400	E 1740/ 7 x 400
				500	E 1740/ 7 x 500
				200	E 1740/ 7,2 x 200
				400	E 1740/ 7,2 x 400
0.5	5	12	7.2	200	E 1740/ 7,2 x 200
				400	E 1740/ 7,2 x 400
				200	E 1740/ 7,5 x 200
0.5	5	12	7.5	400	E 1740/ 7,5 x 400
				100	E 1740/ 8 x 100
				125	E 1740/ 8 x 125
0.5	5	14	8	160	E 1740/ 8 x 160
				200	E 1740/ 8 x 200

r	l3	d3	d1	l	Nr./No.
0.5	5	14	8	250	E 1740/ 8 x 250
				315	E 1740/ 8 x 315
				400	E 1740/ 8 x 400
				500	E 1740/ 8 x 500
				630	E 1740/ 8 x 630
				800	E 1740/ 8 x 800
				1000	E 1740/ 8 x 1000
0.5	5	14	8.2	100	E 1740/ 8,2 x 100
				125	E 1740/ 8,2 x 125
				160	E 1740/ 8,2 x 160
				200	E 1740/ 8,2 x 200
				250	E 1740/ 8,2 x 250
				315	E 1740/ 8,2 x 315
				400	E 1740/ 8,2 x 400
				500	E 1740/ 8,2 x 500
				630	E 1740/ 8,2 x 630
				100	E 1740/ 8,5 x 100
125	E 1740/ 8,5 x 125				
160	E 1740/ 8,5 x 160				
200	E 1740/ 8,5 x 200				
250	E 1740/ 8,5 x 250				
315	E 1740/ 8,5 x 315				
400	E 1740/ 8,5 x 400				
500	E 1740/ 8,5 x 500				
0.5	5	14	8.5	100	E 1740/ 8,5 x 100
				125	E 1740/ 8,5 x 125
				160	E 1740/ 8,5 x 160
				200	E 1740/ 8,5 x 200
				250	E 1740/ 8,5 x 250
				315	E 1740/ 8,5 x 315
				400	E 1740/ 8,5 x 400
				500	E 1740/ 8,5 x 500
				100	E 1740/ 9 x 100
				125	E 1740/ 9 x 125
160	E 1740/ 9 x 160				
200	E 1740/ 9 x 200				
250	E 1740/ 9 x 250				
315	E 1740/ 9 x 315				
400	E 1740/ 9 x 400				
500	E 1740/ 9 x 500				
0.5	5	14	9	100	E 1740/ 9 x 100
				125	E 1740/ 9 x 125
				160	E 1740/ 9 x 160
				200	E 1740/ 9 x 200
0.5	5	14	9.5	200	E 1740/ 9,5 x 200
				400	E 1740/ 9,5 x 400
				100	E 1740/ 10 x 100
				125	E 1740/ 10 x 125
				160	E 1740/ 10 x 160
				200	E 1740/ 10 x 200
				250	E 1740/ 10 x 250
				315	E 1740/ 10 x 315
				400	E 1740/ 10 x 400
				500	E 1740/ 10 x 500
0.5	5	16	10	100	E 1740/ 10 x 100
				125	E 1740/ 10 x 125
				160	E 1740/ 10 x 160
				200	E 1740/ 10 x 200
				250	E 1740/ 10 x 250
				315	E 1740/ 10 x 315
				400	E 1740/ 10 x 400
				500	E 1740/ 10 x 500
				630	E 1740/ 10 x 630
				800	E 1740/ 10 x 800
1000	E 1740/ 10 x 1000				
0.5	5	16	10.2	100	E 1740/ 10,2 x 100
				125	E 1740/ 10,2 x 125
				160	E 1740/ 10,2 x 160
				200	E 1740/ 10,2 x 200
				250	E 1740/ 10,2 x 250
				315	E 1740/ 10,2 x 315
				400	E 1740/ 10,2 x 400
				500	E 1740/ 10,2 x 500
				630	E 1740/ 10,2 x 630
				100	E 1740/ 10,5 x 100
125	E 1740/ 10,5 x 125				
160	E 1740/ 10,5 x 160				
200	E 1740/ 10,5 x 200				
250	E 1740/ 10,5 x 250				
315	E 1740/ 10,5 x 315				
400	E 1740/ 10,5 x 400				
500	E 1740/ 10,5 x 500				
0.5	5	16	10.5	100	E 1740/ 10,5 x 100
				125	E 1740/ 10,5 x 125
				160	E 1740/ 10,5 x 160
				200	E 1740/ 10,5 x 200
				250	E 1740/ 10,5 x 250
				315	E 1740/ 10,5 x 315
				400	E 1740/ 10,5 x 400
				500	E 1740/ 10,5 x 500
				100	E 1740/ 11 x 100
				125	E 1740/ 11 x 125
160	E 1740/ 11 x 160				
200	E 1740/ 11 x 200				
250	E 1740/ 11 x 250				
315	E 1740/ 11 x 315				
400	E 1740/ 11 x 400				
500	E 1740/ 11 x 500				
0.8	7	18	12	100	E 1740/ 12 x 100
				125	E 1740/ 12 x 125
				160	E 1740/ 12 x 160
				200	E 1740/ 12 x 200
				250	E 1740/ 12 x 250
				315	E 1740/ 12 x 315
				400	E 1740/ 12 x 400
				500	E 1740/ 12 x 500
				630	E 1740/ 12 x 630
				800	E 1740/ 12 x 800
1000	E 1740/ 12 x 1000				
0.8	7	18	12.2	100	E 1740/ 12,2 x 100
				125	E 1740/ 12,2 x 125
				160	E 1740/ 12,2 x 160
				200	E 1740/ 12,2 x 200
				250	E 1740/ 12,2 x 250
				315	E 1740/ 12,2 x 315
400	E 1740/ 12,2 x 400				



r	l3	d3	d1	l	Nr. / No.
0.8	7	18	12.5	100	E 1740/12,5 x 100
				125	E 1740/12,5 x 125
				160	E 1740/12,5 x 160
				200	E 1740/12,5 x 200
				250	E 1740/12,5 x 250
				315	E 1740/12,5 x 315
				400	E 1740/12,5 x 400
				500	E 1740/12,5 x 500
				0.8	7
125	E 1740/14 x 125				
160	E 1740/14 x 160				
200	E 1740/14 x 200				
250	E 1740/14 x 250				
315	E 1740/14 x 315				
400	E 1740/14 x 400				
500	E 1740/14 x 500				
630	E 1740/14 x 630				
800	E 1740/14 x 800				
0.8	7	22	16		
				125	E 1740/16 x 125
				160	E 1740/16 x 160
				200	E 1740/16 x 200
				250	E 1740/16 x 250
				315	E 1740/16 x 315
				400	E 1740/16 x 400
				500	E 1740/16 x 500
				630	E 1740/16 x 630
				800	E 1740/16 x 800
				0.8	7
200	E 1740/18 x 200				
250	E 1740/18 x 250				
315	E 1740/18 x 315				
400	E 1740/18 x 400				
500	E 1740/18 x 500				
630	E 1740/18 x 630				
1	8	26	20	160	E 1740/20 x 160
				200	E 1740/20 x 200
				250	E 1740/20 x 250
				315	E 1740/20 x 315
				400	E 1740/20 x 400
				500	E 1740/20 x 500
				630	E 1740/20 x 630
				800	E 1740/20 x 800
1	10	32	25	200	E 1740/25 x 200
				250	E 1740/25 x 250
				315	E 1740/25 x 315
				400	E 1740/25 x 400
				500	E 1740/25 x 500
				630	E 1740/25 x 630
1	10	40	32	200	E 1740/32 x 200
				250	E 1740/32 x 250
				315	E 1740/32 x 315
				400	E 1740/32 x 400
				500	E 1740/32 x 500
				630	E 1740/32 x 630