


E 1750

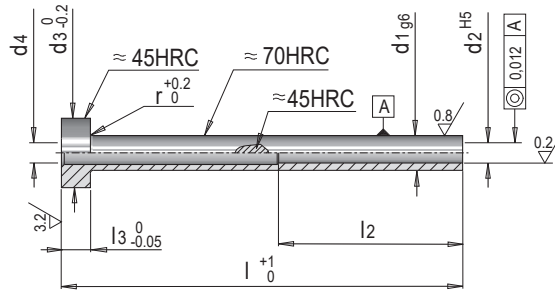

Auswerferhülse nitriert

Ejector sleeve, nitrided



Mat.: ~1.2343

t max. = 500 °C

≈ ISO 8405 (DIN 16756)

r	l3	l2	d4	d3	d1	d2	l	Nr./No.
0.3	3	35	1.9	6	3	1.5	75	E 1750/ 3/ 1,5 x 75
							100	E 1750/ 3/ 1,5 x 100
							125	E 1750/ 3/ 1,5 x 125
							150	E 1750/ 3/ 1,5 x 150
0.3	3	35	1.9	6	3	1.6	75	E 1750/ 3/ 1,6 x 75
							100	E 1750/ 3/ 1,6 x 100
							125	E 1750/ 3/ 1,6 x 125
							150	E 1750/ 3/ 1,6 x 150
0.3	3	35	2.4	8	4	2	75	E 1750/ 4/ 2 x 75
							100	E 1750/ 4/ 2 x 100
							125	E 1750/ 4/ 2 x 125
							150	E 1750/ 4/ 2 x 150
							175	E 1750/ 4/ 2 x 175
0.3	3	35	2.4	8	4	2.2	75	E 1750/ 4/ 2,2 x 75
							100	E 1750/ 4/ 2,2 x 100
							125	E 1750/ 4/ 2,2 x 125
							150	E 1750/ 4/ 2,2 x 150
0.3	3	35	3	10	5	2.5	75	E 1750/ 5/ 2,5 x 75
							100	E 1750/ 5/ 2,5 x 100
							125	E 1750/ 5/ 2,5 x 125
							150	E 1750/ 5/ 2,5 x 150
0.3	3	35	3	10	5	2.7	100	E 1750/ 5/ 2,7 x 100
							125	E 1750/ 5/ 2,7 x 125
							150	E 1750/ 5/ 2,7 x 150
							175	E 1750/ 5/ 2,7 x 175
0.3	3	45	3.5	10	5	3	75	E 1750/ 5/ 3 x 75
							100	E 1750/ 5/ 3 x 100
							125	E 1750/ 5/ 3 x 125
							150	E 1750/ 5/ 3 x 150
							175	E 1750/ 5/ 3 x 175
							200	E 1750/ 5/ 3 x 200
							225	E 1750/ 5/ 3 x 225
0.3	3	45	3.5	10	5	3.2	75	E 1750/ 5/ 3,2 x 75
							100	E 1750/ 5/ 3,2 x 100
							125	E 1750/ 5/ 3,2 x 125
							150	E 1750/ 5/ 3,2 x 150
							175	E 1750/ 5/ 3,2 x 175
							200	E 1750/ 5/ 3,2 x 200
0.3	3	45	3.9	10	5	3.5	100	E 1750/ 5/ 3,5 x 100
							125	E 1750/ 5/ 3,5 x 125
							150	E 1750/ 5/ 3,5 x 150
							175	E 1750/ 5/ 3,5 x 175
							200	E 1750/ 5/ 3,5 x 200
0.5	5	45	4	12	6	3.7	75	E 1750/ 6/ 3,5 x 75
							100	E 1750/ 6/ 3,5 x 100
							125	E 1750/ 6/ 3,5 x 125
							150	E 1750/ 6/ 3,5 x 150
							175	E 1750/ 6/ 3,5 x 175
							200	E 1750/ 6/ 3,5 x 200
0.5	5	45	4	12	6	3.7	75	E 1750/ 6/ 3,7 x 75
							100	E 1750/ 6/ 3,7 x 100
							125	E 1750/ 6/ 3,7 x 125
							150	E 1750/ 6/ 3,7 x 150
							175	E 1750/ 6/ 3,7 x 175
							200	E 1750/ 6/ 3,7 x 200
0.5	5	45	4.3	12	6	4	60	E 1750/ 6/ 4 x 60
							75	E 1750/ 6/ 4 x 75
							100	E 1750/ 6/ 4 x 100
							125	E 1750/ 6/ 4 x 125
							150	E 1750/ 6/ 4 x 150
							175	E 1750/ 6/ 4 x 175

r	l3	l2	d4	d3	d1	d2	l	Nr./No.
0.5	5	45	4.3	12	6	4	200	E 1750/ 6/ 4 x 200
							225	E 1750/ 6/ 4 x 225
							250	E 1750/ 6/ 4 x 250
							275	E 1750/ 6/ 4 x 275
							300	E 1750/ 6/ 4 x 300
							100	E 1750/ 6/ 4,5 x 100
0.5	5	45	4.9	12	6	4.5	125	E 1750/ 6/ 4,5 x 125
							150	E 1750/ 6/ 4,5 x 150
							175	E 1750/ 6/ 4,5 x 175
							200	E 1750/ 6/ 4,5 x 200
0.5	5	45	5.3	12	7	5	100	E 1750/ 7/ 5 x 100
							125	E 1750/ 7/ 5 x 125
							150	E 1750/ 7/ 5 x 150
							175	E 1750/ 7/ 5 x 175
0.5	5	45	4.5	14	8	4.2	75	E 1750/ 8/ 4,2 x 75
							100	E 1750/ 8/ 4,2 x 100
							125	E 1750/ 8/ 4,2 x 125
							150	E 1750/ 8/ 4,2 x 150
							175	E 1750/ 8/ 4,2 x 175
							200	E 1750/ 8/ 4,2 x 200
0.5	5	45	5.3	14	8	5	75	E 1750/ 8/ 5 x 75
							100	E 1750/ 8/ 5 x 100
							125	E 1750/ 8/ 5 x 125
							150	E 1750/ 8/ 5 x 150
							175	E 1750/ 8/ 5 x 175
							200	E 1750/ 8/ 5 x 200
0.5	5	45	5.5	14	8	5.2	75	E 1750/ 8/ 5,2 x 75
							100	E 1750/ 8/ 5,2 x 100
							125	E 1750/ 8/ 5,2 x 125
							150	E 1750/ 8/ 5,2 x 150
							175	E 1750/ 8/ 5,2 x 175
							200	E 1750/ 8/ 5,2 x 200
0.5	5	45	5.9	14	8	5.5	100	E 1750/ 8/ 5,5 x 100
							125	E 1750/ 8/ 5,5 x 125
							150	E 1750/ 8/ 5,5 x 150
							175	E 1750/ 8/ 5,5 x 175
							200	E 1750/ 8/ 5,5 x 200
							225	E 1750/ 8/ 5,5 x 225
0.5	5	45	6.3	16	10	6	75	E 1750/10/ 6 x 75
							100	E 1750/10/ 6 x 100
							125	E 1750/10/ 6 x 125
							150	E 1750/10/ 6 x 150
							175	E 1750/10/ 6 x 175
							200	E 1750/10/ 6 x 200
0.5	5	45	4	12	6	3.7	225	E 1750/10/ 6 x 225
							250	E 1750/10/ 6 x 250
							275	E 1750/10/ 6 x 275
							300	E 1750/10/ 6 x 300

r	l3	l2	d4	d3	d1	d2	l	Nr./No.	
0.5	5	45	6.5	16	10	6.2	75	E 1750/10/ 6,2 x 75	
								100	E 1750/10/ 6,2 x 100
								125	E 1750/10/ 6,2 x 125
								150	E 1750/10/ 6,2 x 150
								175	E 1750/10/ 6,2 x 175
								200	E 1750/10/ 6,2 x 200
								225	E 1750/10/ 6,2 x 225
								250	E 1750/10/ 6,2 x 250
0.8	7	45	8.3	20	12	8	75	E 1750/12/ 8 x 75	
								100	E 1750/12/ 8 x 100
								125	E 1750/12/ 8 x 125
								150	E 1750/12/ 8 x 150
								175	E 1750/12/ 8 x 175
								200	E 1750/12/ 8 x 200
								225	E 1750/12/ 8 x 225
								250	E 1750/12/ 8 x 250
								275	E 1750/12/ 8 x 275
								300	E 1750/12/ 8 x 300
0.8	7	45	8.5	20	12	8.2	100	E 1750/12/ 8,2 x 100	
								125	E 1750/12/ 8,2 x 125
								150	E 1750/12/ 8,2 x 150
								175	E 1750/12/ 8,2 x 175
								200	E 1750/12/ 8,2 x 200
								225	E 1750/12/ 8,2 x 225
								250	E 1750/12/ 8,2 x 250
								275	E 1750/12/ 8,2 x 275
0.8	7	45	10.5	22	14	10	75	E 1750/14/10 x 75	
								100	E 1750/14/10 x 100
								125	E 1750/14/10 x 125
								150	E 1750/14/10 x 150
								175	E 1750/14/10 x 175
								200	E 1750/14/10 x 200
								225	E 1750/14/10 x 225
								250	E 1750/14/10 x 250
								275	E 1750/14/10 x 275
								300	E 1750/14/10 x 300
0.8	7	45	11	22	14	10.5	100	E 1750/14/10,5 x 100	
								125	E 1750/14/10,5 x 125
								150	E 1750/14/10,5 x 150
								175	E 1750/14/10,5 x 175
								200	E 1750/14/10,5 x 200
								250	E 1750/14/10,5 x 250
								275	E 1750/14/10,5 x 275
0.8	7	45	12.4	22	16	12	100	E 1750/16/12 x 100	
								125	E 1750/16/12 x 125
								150	E 1750/16/12 x 150
								175	E 1750/16/12 x 175
								200	E 1750/16/12 x 200
								225	E 1750/16/12 x 225
								250	E 1750/16/12 x 250
								275	E 1750/16/12 x 275
								300	E 1750/16/12 x 300
								325	E 1750/16/12 x 325
0.8	7	45	14.5	24	18	14	100	E 1750/18/14 x 100	
								125	E 1750/18/14 x 125
								150	E 1750/18/14 x 150
								175	E 1750/18/14 x 175
								200	E 1750/18/14 x 200
								225	E 1750/18/14 x 225
								250	E 1750/18/14 x 250
								275	E 1750/18/14 x 275
								300	E 1750/18/14 x 300
1	8	50	16.5	26	20	16	100	E 1750/20/16 x 100	
								125	E 1750/20/16 x 125
								150	E 1750/20/16 x 150
								175	E 1750/20/16 x 175
								200	E 1750/20/16 x 200
								225	E 1750/20/16 x 225
								250	E 1750/20/16 x 250

