

 
E 2871



Multikupplung, System EU, maschinenseitig

Multi coupler, system EU, machine side

BESTELLINFORMATION BAUGRUPPE
ASSEMBLY GROUP ORDER DETAILS



E 2871 / 9 / 12 -V / -XS/C10

Baugruppe maschinenseitig Machine side assembly group	E 2871 System EU / EU System	
Nennweite Kupplung Nominal width of coupler	9	DN 9mm
Anschlüsse Number of couplers	6	3 Kreisläufe / 3 circuits
	12	6 Kreisläufe / 6 circuits
	20	10 Kreisläufe / 10 circuits
Ventil Valve	V	mit Ventil / shut-off
	X	ohne Ventil / full flow
Anschluss Typ Connection type	B 9	mit Standardtülle Ø 9mm / with standard nozzle Ø 9mm
	B 13	mit Standardtülle Ø 13mm / with standard nozzle Ø 13mm
	C 10	mit Schnellstecktülle Ø 10mm / with quick-fit nozzle Ø 10mm
	C 13	mit Schnellstecktülle Ø 13mm / with quick-fit nozzle Ø 13mm
	D3/8	mit Innengewinde G3/8" / with internal thread G3/8"
	E3/8	mit Außengewinde G3/8" / with external thread G3/8"

i Die Komponenten werden einzeln geliefert.
The components are supplied individually.

Anschlüsse
Number of couplers



6

6-fach-Platte
6-fold plate



12

 
12-fach-Platte
12-fold plate



20

20-fach-Platte
20-fold plate

Typ
Type



Typ B

mit Standard Tülle
with standard nozzle



Typ C

mit Schnellstecktülle
with quick-fit nozzle



Typ D

mit Innengewinde
with internal thread




Typ E

mit Außengewinde
with male thread



BESTELLINFORMATION EINZELTEILE INDIVIDUAL PARTS ORDER DETAILS

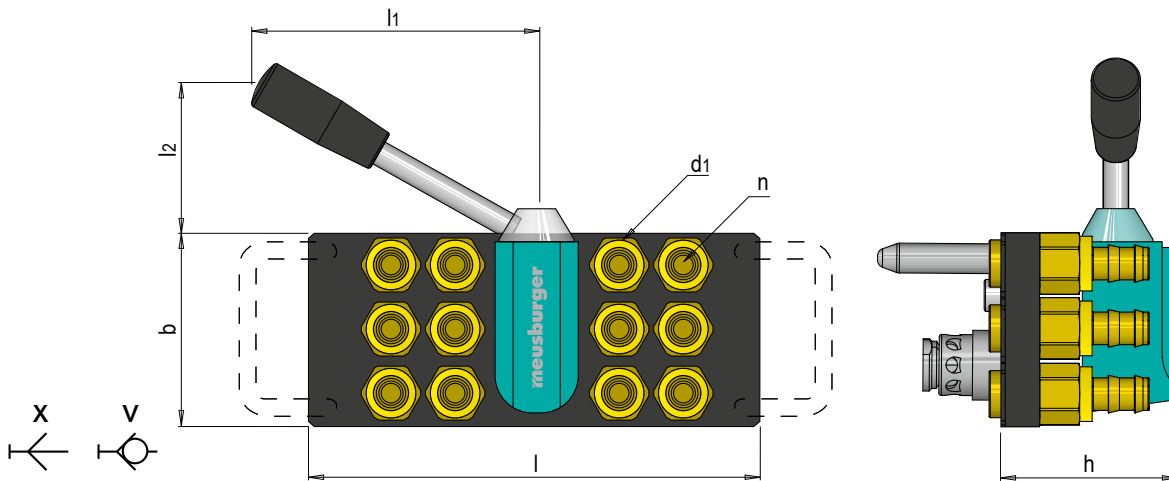

Nennweite: DN 9 mm
Nominal diameter: DN 9 mm

Dichtungen: FKM
Sealings: FKM

t max. = 150°C
p max. = 16 bar

Beschreibung / Description	X / Y	d1	h	b	l	l1	l2	DN	n	Nr. / No.
Platte für Multikupplung, maschinenseitig / Plate for multi coupler, machine side	-	-	68	81	140	122	76	9	6	E 28700/ 9/ 6
Platte für Multikupplung, maschinenseitig / Plate for multi coupler, machine side	-	-	68	81	190	122	76	9	12	E 28700/ 9/12
Platte für Multikupplung, maschinenseitig / Plate for multi coupler, machine side	-	-	68	103	206	122	76	9	20	E 28700/ 9/20
Kupplung mit Standardtülle, System EU / Coupler with standard nozzle, system EU	X	9	-	-	58.5	-	-	9	-	E 28710/ 9X/B 9
	V	13	-	-	61	-	-	9	-	E 28710/ 9X/B13
Kupplung mit Schnellstecktülle, System EU / Coupler with quick-fit nozzle, system EU	X	9	-	-	58.5	-	-	9	-	E 28710/ 9V/B 9
	V	13	-	-	61	-	-	9	-	E 28710/ 9V/B13
Kupplung mit Innengewinde, System EU / Coupler with female thread, system EU	X	10	-	-	64.5	-	-	9	-	E 28711/ 9X/C10
	V	13	-	-	64.5	-	-	9	-	E 28711/ 9X/C13
Kupplung mit Außengewinde, System EU / Coupler with external thread, system EU	X	10	-	-	64.5	-	-	9	-	E 28711/ 9V/C10
	V	13	-	-	64.5	-	-	9	-	E 28711/ 9V/C13
Kupplung mit Innengewinde, System EU / Coupler with female thread, system EU	X	G3/8"	-	-	45	-	-	9	-	E 28712/ 9X/D3/8
	V	G3/8"	-	-	45	-	-	9	-	E 28712/ 9V/D3/8
Kupplung mit Außengewinde, System EU / Coupler with external thread, system EU	X	G3/8"	-	-	45.5	-	-	9	-	E 28713/ 9X/E3/8
	V	G3/8"	-	-	45.5	-	-	9	-	E 28713/ 9V/E3/8
Griffe für Multikupplung / Handle for multi coupler	-	-	-	64	-	-	-	9	-	E 28750/ 64
	-	-	-	88	-	-	-	9	-	E 28750/ 88

i Weitere Maße finden Sie im Webshop. Weitere Informationen finden Sie im Informationsteil.
For more dimensions visit the web shop. You can find more information in the information section.

