


E 6512



Endschalter kompakt

Limit switch, compact design

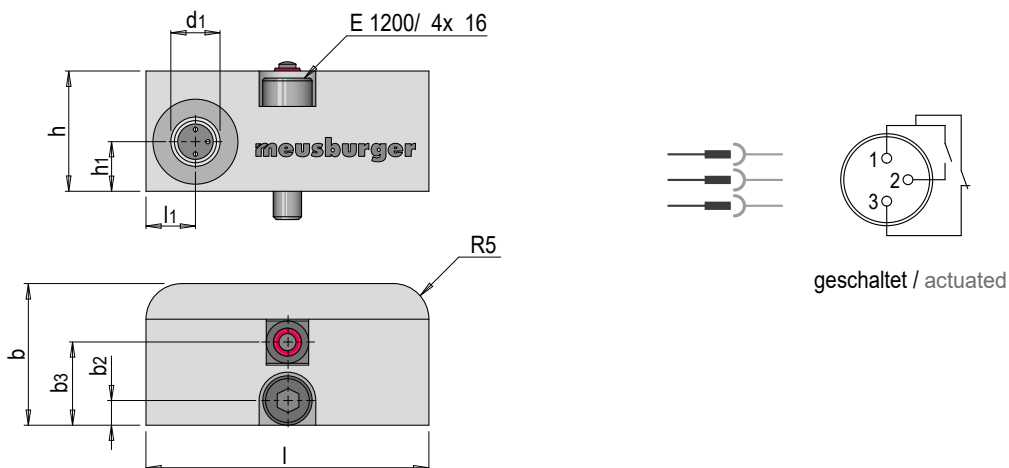

Mat.: 3.3206 (AlMgSi0,5) / eloxiert
3.3206 (AlMgSi0,5) / anodized

t max. = 120°C

l	b	h	l1	b2	h1	b3	d1	Pole / Poles	Nr. / No.
40	20	17	7	3.5	7	11.75	8	3	E 6512/8/3

1) Sa: Um die Lebensdauer zu erhöhen, gesicherten Schaltabstand einhalten. / Sa: In order to increase the service life, keep the assured sensing distance.

sn: Nennschaltabstand / Nominal sensing distance	0.5 mm
sa: Gesicherter Schaltabstand / Assured sensing distance	0.2 - 0.35 mm
Einbau / Installation	bündig / flush
Maximaler Schaltstrom / Maximum switching current	2 A
Maximale Steuerspannung / Maximum control voltage	48 V
Schutzart / Protection class	IP 66

Anschlusskabel / connecting lead

