

E 65241




Präzisionsendschalter, mechanisch, 130 °C

Precision limit switch, mechanical, 130 °C

» 5µm Wiederholgenauigkeit



» 5µm repeatability

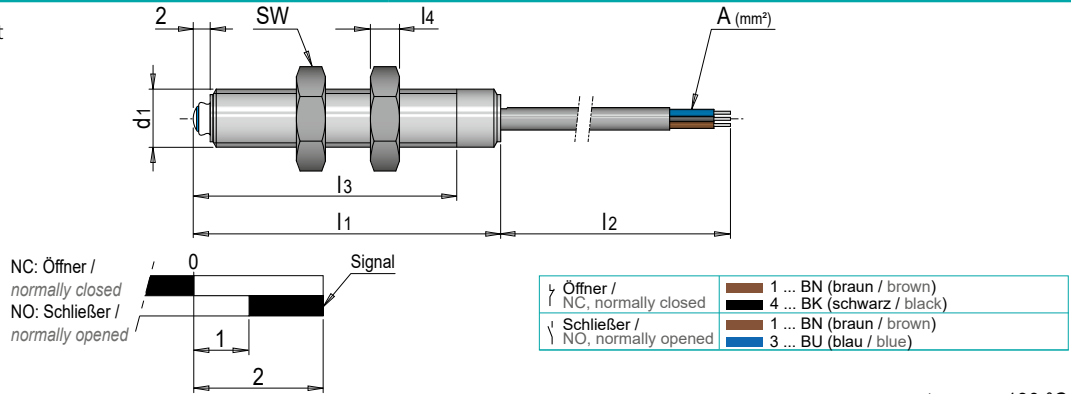

t max. = 130 °C

A	l2	l3	l4	SW	d1	l1	Nr. / No.
3x0,14	1000	28	2	10	M8x0,75	37	E 65241/ 8/37

Ausgangsschaltung / Output circuit	1 Öffner und 1 Schließer / 1 NO und 1 NC
Wiederholgenauigkeit / Repeatability	5 µm
Hysterese / Hysteresis ¹⁾	< 10µm
ERR_MISSING / *ERR_MISSING*	-40 °C - 130 °C
Kabel / Cable	Silikon
Betriebsspannung / Operating voltage	5 - 24 V DC
Betriebsstrom / Operating current	5 - 100 mA
Schutzart / Protection class	IP 67
Lebensdauer / Service life	10 Mio. Schuss
Betätigungsweg / Operation path ²⁾	2 mm

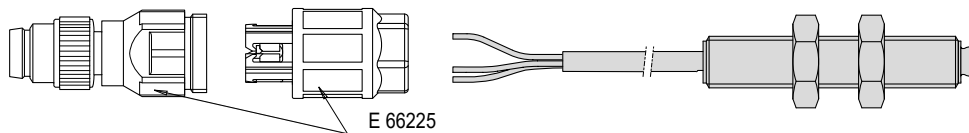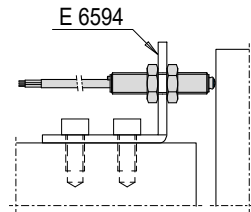

1) Hysterese: Schaltdifferenz zwischen Signal ein und Signal aus / Hysteresis: switching difference between signal on and signal off

2) max. Betätigungsweg von 2 mm unbedingt einhalten / max. operation path of 2 mm must be observed