
 
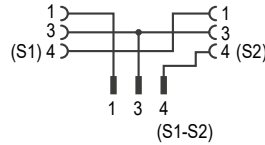


E 65731



Y-Verteiler, einfach UND

Y distributor, single AND

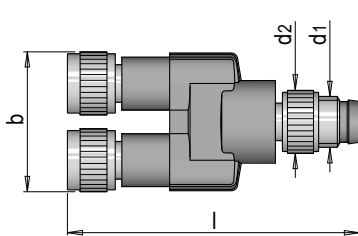

1x M8x1 - Stecker /  
1x M8x1 - male connector

2x M8x1 - Buchse /  
2x M8x1 - female connector



PIN 1 = +  
PIN 3 = -  
PIN 4 = UND / AND (S1-S2)



PIN 1 = +  
PIN 3 = -  
PIN 4 = Signal (S)

Kontaktfläche: Ni/Au  
Contact surface: Ni/Au

b	l	s	d2	d1	Pole / Poles	n <sup>1)</sup>	Nr. / No.
22	33	10	10	M8x1	3	1x2	E 65731/8/3/1x2

1) n: Anzahl Anschlüsse / n: Number of terminals

max. Betriebsspannung / max. operating voltage	60V DC
max. Betriebsstrom / max. operating current	4 A
Schutzart / Protection class	IP67
Maximale Temperatur / Maximum temperature	90 °C
Signalzusammenführung UND / Signal merger AND	1x2 Signale / signals

## ANWENDUNGSBEISPIEL:

### EXAMPLE OF USE:

