


E 6586



Prüfgerät Näherungsschalter

Testing device for proximity sensors

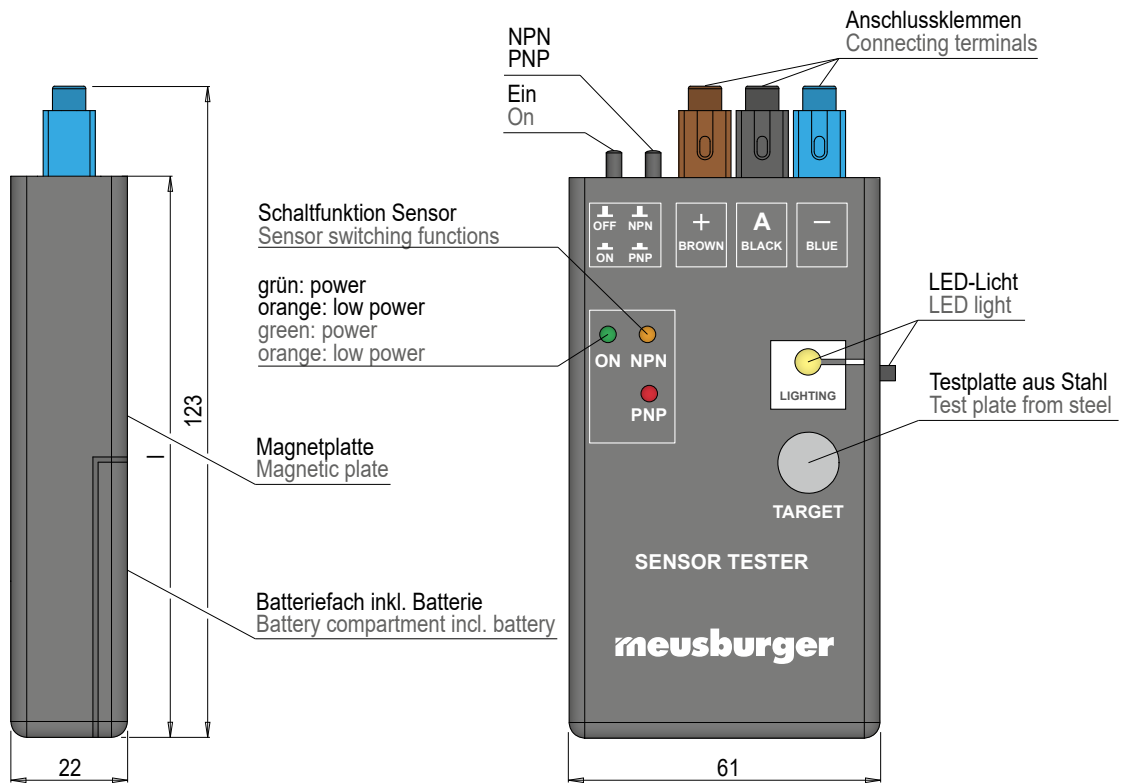

Mat.: ABS

I	Nr. / No.
106	E 6586/106

Betriebsspannung Sensor / Sensor operating voltage	10 - 30 V DC
Stromversorgung / Power supply	2 x 9 V Batterie IEC 6LR61 / 2 x 9 V battery IEC 6LR61
Signalausgabe / Signals	LED und Signalton / LED and acoustic signal
Verpolungsschutz / Polarity reversal protection	Ja / Yes
Kurzschlusschutz / Short circuit protection	Ja / Yes

Verwendung / Applications:

- » Positionseinstellung von Näherungsschaltern
- » Funktionsprüfung von Näherungsschaltern
- » Positioning of proximity switches
- » Functional check of proximity switches

ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT

ELECTRICAL CONNECTION OPTIONS

DC 2 Draht / wire	Braun / Brown Blau / Blue	zu Signal / to signal zu / to -
3 & 4 Draht / wire Sensoren / Sensors	Braun / Brown Blau / Blue Weiß / White Schwarz / Black	zu / to + zu / to - (Ground) zu Signal / to signal (NC) zu Signal / to signal (NO)

