

E 66225

 



Kabelstecker, M8, 3-polig, mit Schneidklemmkontakt

Male cable connector, M8, 3-pole, IDC

- » Zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzeladern
- » Mit Adernfarbenkennzeichnung

- » Time saving assembly without insulation of single wires
- » With core colour marking

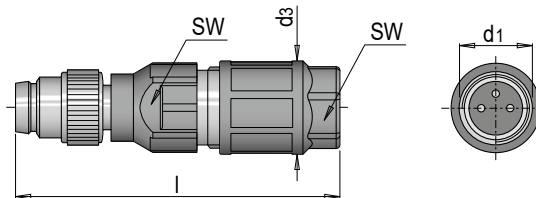

Polbild / Pin assignment

Kontaktoberfläche: Ni/Au  
Contact surface: Ni/Au


t max. = 90°C

| l  | d3   | SW | d1   | Pole / Poles | A <sup>1)</sup> | Nr. / No.          |
|----|------|----|------|--------------|-----------------|--------------------|
| 43 | 12.5 | 10 | M8x1 | 3            | 0,08 - 0,25     | E 66225/8/3/0,25/A |
|    |      |    |      |              | 0,25 - 0,5      | E 66225/8/3/ 0,5/A |

1) A: für Aderquerschnitt / A: for core cross-section

## MONTAGEZEICHNUNG:

### ASSEMBLY DRAWING:

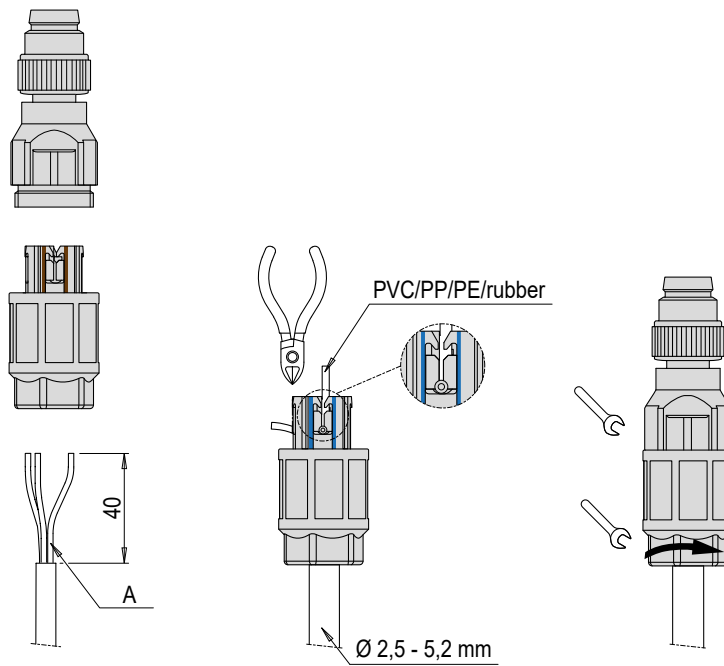

**Hinweis:** Montage und Demontage nur im spannungslosen Zustand.

**Notes:** Do not assemble or disassemble under load.



Webvideo verfügbar /  
Webvideo available