


PRODUKTBESCHREIBUNG

» Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981

MATERIAL

» Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen

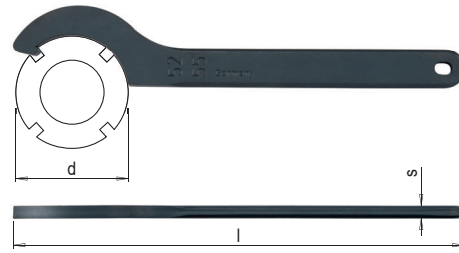

DIN 1810A

s	l	d	Nr.	EUR
6	206	45- 50	V 32610/206/45- 50	<>
6	206	52- 55	V 32610/206/52- 55	<>
7	240	58- 62	V 32610/240/58- 62	<>
7	240	65- 70	V 32610/240/65- 70	<>
7	240	68- 75	V 32610/240/68- 75	<>
8	280	80- 90	V 32610/280/80- 90	<>
8	280	85- 92	V 32610/280/85- 92	<>
8	280	95-100	V 32610/280/95-100	<>
8	290	98-105	V 32610/290/98-105	<>